


# 轴向组件 EAMM-A-N48-70AA

产品代号: 8063591

FESTO

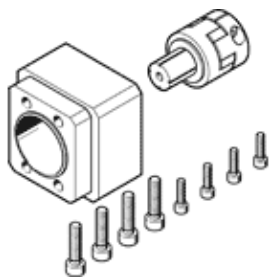

## 技术参数

| 特性         | 值              |
|------------|----------------|
| 装配置置       | 任意             |
| PWIS 符合性   | VDMA24364-B2-L |
| 储藏温度       | -25 ... 60 °C  |
| 相对空气湿度     | 0 - 95 %       |
| 防护等级       | IP40           |
| 环境温度       | -10 ... 60 °C  |
| 可传递扭矩      | 21 Nm          |
| 产品重量       | 653 g          |
| 接口代码, 驱动器  | N48            |
| 接口代码, 马达输入 | 70AA<br>70AB   |
| 材料备注       | 符合 RoHS        |