


齿轮齿条轴 EHMH-140-RP- -

产品代号: 8068234

FESTO

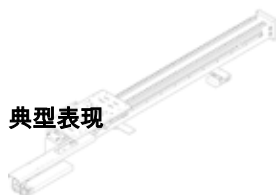

典型表现

技术参数

全部数据 – 个别值取决于你的配置。

特性	值
工作行程	250 ... 2,500 mm
尺寸	140
宽度	467 mm
高度	235 mm
长度	针对最大行程长: 3232 mm 针对最小行程长: 732 mm
装配位置	垂直
齿轮箱类型	直角伺服减速器
设计结构	机电式直线模块 带齿条
导向	循环滚珠轴承导轨
减速比	5:1
工作压力	6 bar
储藏温度	-10 ... 40 °C
防护等级	IP20
环境温度	10 ... 40 °C
最高效率	96 %
材料备注	符合 RoHS