


擺動法蘭

SUA-40

料號: 157323

FESTO

用於氣壓缸 ADVU, AEVU; 相應的U形鉤腳架安裝 LBN 或 LN, LSN.

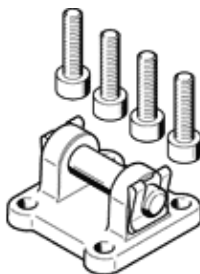

技術參數

| 特性 | 值 |
|-----------------------|-------------------------------|
| 尺寸 | 40 |
| 裝配位置 | 任何 |
| 耐腐蝕等級 CRC | 2 - Moderate corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| 環境溫度 | -40 ... 90 °C |
| 產品重量 | 199 g |
| 材料備註 | 符合 RoHS |
| Material mounting | 鍛造鋁合金 |
| Material mounting pin | 鋼, 鍍鋅 |
| Material sleeve | 彈簧鋼 |
| Material bearing | 塑料的 |
| Material screws | 電鍍鋼 |
| Material lock | 彈簧鋼 |
| Material shaft | 鋼 具防護鍍層 |