


# 分氣接頭 QSYTF-1/2-1/2-U

料號: 190837

FESTO

360° orientable, male and female thread with external hexagon.

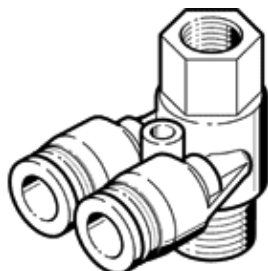

## 技術參數

特性	值
尺寸	標準
額定尺寸	7.1 mm
柱頭螺栓上的密封件類型	外表層
裝配位置	任何
設計結構	推/拉原理
容器尺寸	1
操作壓力的完整溫度範圍	-0.95 ... 10 bar
Maritime classification	see certificate
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:-:-]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行
耐腐蝕等級 CRC	1 - Low corrosion stress
環境溫度	-10 ... 60 °C
產品重量	106 g
輸出數量	2
輸送管線的數量	1
氣壓連接, 氣口 1	Male thread 1/2 NPT Female thread 1/2 NPT
氣壓連接, 氣口 2	用於1/2" 外徑的氣管
釋放環的顏色	灰色
材料備註	符合 RoHS
Material housing	PBT
Material hollow bolt	Nickel-plated brass
Material release ring	POM
Material of tubing seal	NBR
Material of tube retaining claw	高合金鋼, 耐腐蝕