

# 旋轉驅動器

## DSRL-1 5/8"-180-P-FW

料號: 33137

 

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

葉片旋轉原理，擺動角度無級可調。止動系統與擺動葉片分離，因此衝擊力作用於擋塊，並通過彈性塑料片緩衝。

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

Type to be discontinued. Available until 2021. See Support Portal for alternative products.

FESTO

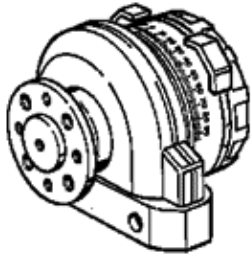

### 技術參數

| 特性          | 值                            |
|-------------|------------------------------|
| 緩衝角度        | 0.9 deg                      |
| 旋轉角度調整範圍    | 0 ... 180 deg                |
| 擺動角度        | 0 ... 180 deg                |
| 緩衝          | P: 兩端具彈性緩衝環/板                |
| 操作模式        | 雙動                           |
| 操作壓力        | 1.5 ... 8 bar                |
| 操作介質        | 壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7::-] |
| 環境溫度        | -10 ... 60 °C                |
| 理論扭矩在 6 bar | 20 Nm                        |
| 氣壓連接        | 1/4 NPT                      |