

 

近接感測器

SMT-8M-NS-24V-K-0,3-M8D

料號: 543871

FESTO

電氣, 非接觸式, NPN, 用於具T型槽驅動器, 從上面組裝, 具M8插頭.

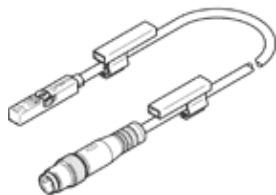

技術參數

| 特性 | 值 |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------|
| 授權 | C-Tick c UL us - Listed (OL) |
| CE 符號 (參見符合的標準) | 根據 EU-EMV 指導原則 |
| 材料備註 | 不含黃銅和聚四氟乙烯 符合 RoHS |
| 測量原則 | 磁阻 |
| 環境溫度 | -20 ... 70 °C |
| 開關輸出 | NPN |
| 切換元件功能 | 常開觸點 |
| 最大輸出電流 | 100 mA |
| 最大接點容量 DC | 3 W |
| 短路強度 | 脈衝調制 |
| 過載承受能力 | 已可供應 |
| 工作電壓範圍 DC | 10 ... 30 V |
| 極性保護 | 用於所有電接口 |
| 電氣連接 | 具插頭電纜 M8x1 3-pin 可旋轉螺紋 |
| 接頭的導線引出方向 | 軸向 |
| 電纜的測試條件 | 拖鏈安裝: 5 百萬次循環, 彎曲半徑 75 mm 彎折強度符合 Festo 標準, 測試條件根據需求 視需求的測試條件 |
| 電纜長度 | 0.3 m |
| 電纜屬性 | 標準 + 拖鏈 |
| 電纜護套的材料訊息 | TPE-U(PU) 耐油 |
| 安裝類型 | 收緊 可以從上方插入到槽內 |
| 產品重量 | 8.9 g |
| 外殼的材料訊息 | 黃銅 PA TPE-U(PU) 高合金鋼, 耐腐蝕 鍍鎳 |
| 環境溫度 | -5 ... 70 °C |
| 防護等級 | IP65 IP68 |