


# 快速聯軸器插頭 KS-PK-4

料號: 546077  
將停止供貨的產品

FESTO

Type to be discontinued. Available until 2023. See Support Portal for alternative products.

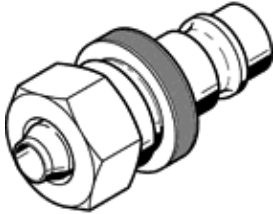

## 技術參數

特性	值
額定尺寸	3.4 mm
操作壓力	-0.95 ... 12 bar
標準額定流量	380 l/min
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7::-]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)
耐腐蝕等級 CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
環境溫度	-10 ... 60 °C
產品重量	32 g
氣壓連接	PK-4