


插頭

NECC-L1G18-C1

料號: 553861

FESTO

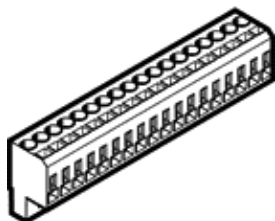

技術參數

特性	值
工作電壓範圍 AC	300 V
容許的電流負載	10 A
端子截面	0.2 ... 2.5 mm ²
環境溫度	-25 ... 100 °C
污染程度	3
耐腐蝕等級 CRC	0 - No corrosion stress
Material housing	PBT