


氣條

VABM-L1-14W-G14-4

料號: 566644

★ Kernprogramm

FESTO

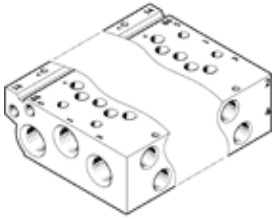

技術參數

特性	值
網柵尺寸	16 mm
閥位的最大數量	16
Operating pressure MPa	-0.09 ... 1 MPa
操作壓力	-0.9 ... 10 bar
授權	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
耐腐蝕等級 CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
最大緊固扭矩, H型導軌安裝	1.5 Nm
最大緊固扭矩, 閥安裝	0.65 Nm
最大緊固扭矩, 牆面安裝	3 Nm
產品重量	380 g
嚮導氣口 12/14	M5
嚮導排氣口 82/84	M5
氣壓連接, 氣口 1	G1/4
氣壓連接, 氣口 2	G1/8
氣壓連接, 氣口 3	G1/4
氣壓連接, 氣口 4	G1/8
氣壓連接, 氣口 5	G1/4
材料備註	符合 RoHS
Material manifold	鍛造鋁合金