


波紋吸盤組件
EADB-V1-32-S101-200
 料號: 570263

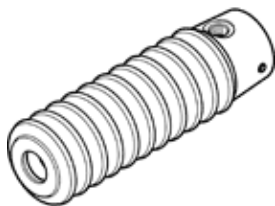

技術參數

| 特性 | 值 |
|-------------|---------------------------|
| 外徑 | 46 mm |
| 尺寸 | 32 |
| 行程範圍 | 101 ... 200 mm |
| 活塞桿擴展 | 74 mm |
| 設計 | 圓形 |
| 裝配位置 | 任何 |
| 設計結構 | 氣囊組件 具管道排氣 |
| 耐腐蝕等級 CRC | 3 |
| 對介質的抗性 | 灰塵 碎屑 油 油脂 汽油 |
| 防護等級 | IP65 符合 IEC 60529 |
| 環境溫度 | -10 ... 80 °C |
| 運動質量 | 66 g |
| 產品重量 | 108 g |
| 安裝類型 | 插上式 具螺紋針腳 |
| 氣壓連接 | G1/8 |
| 材料備註 | 符合 RoHS |
| 材料備註: 轉接器元件 | 鍛造鋁合金 電鍍 |
| 密封件的材料訊息 | NBR |
| 材料標示: 摺皺 | NBR |
| 雙頭螺栓材料資訊 | 高合金鋼, 耐腐蝕 |