


一般供氣氣路板  
VABM-B10-25-N12-7-P53  
料號: 8026233

FESTO

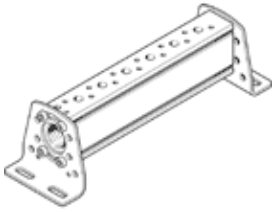

技術參數

特性	值
網柵尺寸	27.5 mm
裝配位置	任何
閥位的最大數量	7
耐腐蝕等級 CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
產品重量	668 g
安裝類型	具安裝支架
氣壓連接, 氣口 1	1/2 NPT
材料備註	符合 RoHS
Material manifold	鍛造鋁合金