 



Пневматичен клапан VLNE-3-1/2

Специф. Номер: 10420

FESTO

нормално затворен,
закъснителен включващ разпределител, индивидуално или в
пнеумоподготвяща група от серия S.

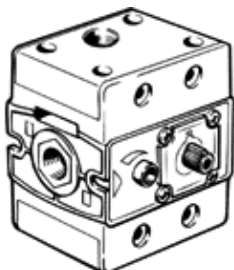

Информационен лист

Белег	Стойност
Конструкция	Клапанен
Принцип на уплътняване	мек
Функция-изходящ въздух	дроселируем
Ръчно задействане	избутващ
Разпределителна функция	3/2 затворен моностабиленI
Работно налягане	2 ... 12 bar
Стандартен номинален дебит	2,900 l/min
Време за превключване, изключено	39 ms
Време за превключване, включено	25 ms
Температура на средата	-10 ... 60 °C
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Тип на закрепване	с проходен отвор
Монтажна позиция	по избор
Пневматичен извод 1	G1/2
Пневматичен извод 2	G1/2
Пневматичен извод 3	G1/2
Номинален размер	12 mm