


# Демпфер DYEF-M4-Y1

Специф. Номер: 1179810

FESTO

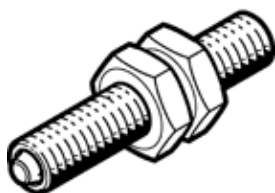

## Информационе н лист

Белег	Стойност
Размер	M4
Ход	0.9 mm
Демпфериране	P демпфериране без фиксиран метален стопер
Монтажна позиция	по избор
Отчитане на позицията	без
Макс. скорост на удара	0.8 m/s
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на околната среда	0 ... 60 °C
Дължина на демпфериране	0.9 mm
Макс. поета енергия на ход	0.015 J
Тегло на продукта	2.1 g
Тип на закрепване	с контрагайка
Материал-забележка	RoHS konform
Material seals	NBR
Material housing	високолегирана стомана