


Демпфер DYEF-M5-Y1

Специф. Номер: 1179818

FESTO

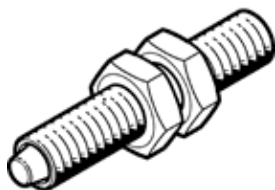

Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	M5
Ход	1.5 mm
Демпфериране	P демпфериране без фиксиран метален стопер
Монтажна позиция	по избор
Отчитане на позицията	без
Макс. скорост на удара	0.8 m/s
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на околната среда	0 ... 60 °C
Дължина на демпфериране	1.5 mm
Макс. поета енергия на ход	0.05 J
Тегло на продукта	3.6 g
Тип на закрепване	с контрагайка
Материал-забележка	RoHS konform
Material seals	NBR
Material housing	високолегирана стомана