


# Съединител QSM-B-M7-6-I-20

Специф. Номер: 130913  
Продукт излизащ от производство

FESTO

Външна резба с вътрешен шестостен.

Продукт излизащ от производство.Ще се доставя до 2018г. За алтернативен продукт посетете нашия Support Portal.

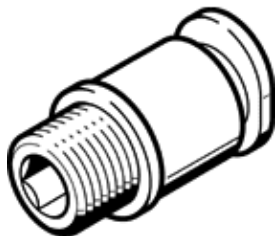

## Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	Mini
Номинален размер	2.9 mm
Тип на уплътняване на цапфата за завиване	Уплътнителен пръстен
Монтажна позиция	по избор
Размер на контейнера	20
Конструкция	Push/Pull-принцип
Operating pressure complete temperature range	-0.95 ... 10 bar
Работна среда	Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7::-]
Note on operating and pilot medium	Lubricated operation possible
Клас на корозионна устойчивост KBK	1
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Разрешение	Germanischer Lloyd
Макс. въртящ момент на затягане	2 Nm
Тегло на продукта	6.4 g
Пневматичен извод 1	Външна резба M7
Пневматичен извод 2	за шлаух, външен диаметър 6 mm
Цвят на освобождаващия пръстен	син
Материал-забележка	RoHS konform
Информация за материала на корпуса	Месинг никелиран
Информация за материала на освобождаващия пръстен	POM
Информация за материала на уплътнението за шлаух	NBR
Информация за материала на затягащия сегмент за шлаух	високолегирана стомана, неръждаема