


# T-соединител QSTL-B-1/4-6-20

Специф. Номер: 130982  
Продукт излизащ от производство

FESTO

На 360°, външна резба с външен шестостен.

Продукт излизащ от производство. Ще се доставя до 2018г. За алтернативен продукт посетете нашия Support Portal.

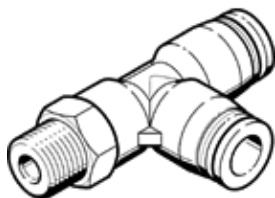

## Информационен лист

| Белег                                                 | Стойност                                  |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Размер                                                | Стандарт                                  |
| Номинален размер                                      | 3.2 mm                                    |
| Тип на уплътняване на цапфата за завиване             | Екраниране                                |
| Монтажна позиция                                      | по избор                                  |
| Размер на контейнера                                  | 20                                        |
| Конструкция                                           | Push/Pull-принцип                         |
| Operating pressure complete temperature range         | -0.95 ... 10 bar                          |
| Работна среда                                         | Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Note on operating and pilot medium                    | Lubricated operation possible             |
| Клас на корозионна устойчивост KBK                    | 1                                         |
| Температура на околната среда                         | -10 ... 60 °C                             |
| Разрешение                                            | Germanischer Lloyd                        |
| Макс. въртящ момент на затягане                       | 12 Nm                                     |
| Тегло на продукта                                     | 18.5 g                                    |
| Брой изходи                                           | 2                                         |
| Брой захранващи линии                                 | 1                                         |
| Пневматичен извод 1                                   | Външна резба R1/4                         |
| Пневматичен извод 2                                   | за шлаух, външен диаметър 6 mm            |
| Цвят на освобождаващия пръстен                        | син                                       |
| Материал-забележка                                    | RoHS konform                              |
| Информация за материала на корпуса                    | PBT                                       |
| Информация за материала на освобождаващия пръстен     | POM                                       |
| Информация за материала на уплътнението за шлаух      | NBR                                       |
| Информация за материала на затягащия сегмент за шлаух | високолегирана стомана, неръждаема        |