


# L-съединител NPQP-LQ-R18-Q4

Специф. Номер: 132439

FESTO

Този тип ще бъде спрян от производство. Ще се предлага до 2013 година.

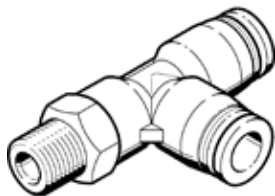

## Информационен лист

| Белег   | Стойност   |
|---|--|
| Размер  | Стандарт   |
| Номинален размер                                      | 2 mm   |
| Конструкция   | Push/Pull-принцип  |
| работно налягане в зависимост от температурата        | -0.95 ... 10 bar   |
| Работна среда   | Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Note on operating and pilot medium                    | Lubricated operation possible                            |
| Клас на корозионна устойчивост KBK                    | 4  |
| Температура на околната среда                         | -20 ... 60 °C  |
| Тегло на продукта                                     | 6 g  |
| Пневматичен извод 1                                   | R1/8   |
| Пневматичен извод 2                                   | за шлаух, външен диаметър 4 mm                           |
| Материал-забележка                                    | със съдържание на LABS-материали<br>RoHS konform         |
| Информация за материала на корпуса                    | PP   |
| Информация за материала на затягащия сегмент за шлаух | високолегирана стомана, неръждаема                       |