


# Присъединителна лайсна VABM-C8-12E-G14-12-M1-L

Специф. Номер: 1361870

FESTO

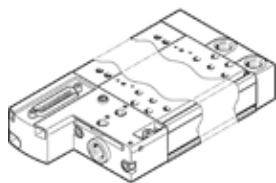

## Информационе н лист

Белег	Стойност
Растерен размер	12 mm
Макс. брой места за вентили	12
Клас на корозионна устойчивост KBK	0 - няма корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Макс. момент на затягане, закрепване на разпределителя	0.6 Nm
Мах. Въртящ момент на затягане монтаж на преграда	5 Nm
Тегло на продукта	890 g
Пневматичен извод 1	G1/4
Пневматичен извод 3	G1/4
Пневматичен извод 5	G1/4
Материал-забележка	RoHS konform
Material manifold	Алуминиева сплав