


# Дросел-обратен клапан GRLA-1/4-NPT-RS-B

Специф. Номер: 151550

FESTO

за дроселиране на изхода.

This product is only available if ordered from the Festo Corporation, USA.

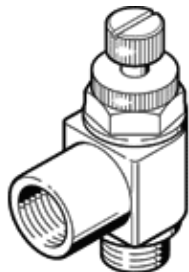

## Информационен лист

Белег	Стойност
Разпределителна функция	Функция обезвъздушаване-дросел-възвратен клапан
Пневматичен извод 1	NPT1/4-18
Пневматичен извод 2	NPT1/4-18
Регулиращ елемент	Винт с накатка
Тип на закрепване	за завиване
Работно налягане	0.3 ... 10 bar
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Работна среда	филтриран, неомаслен сгъстен въздух, филтрация 40 µm филтриран, омаслен сгъстен въздух, филтрация 40 µm
Температура на средата	-10 ... 60 °C