

Y-съединител QSY-1/8-5/16-U


Специф. Номер: 153742

FESTO

360° шарнирен, външна резба и външен шестостен.

This product is only available if ordered from the Festo Corporation, USA.

Изделие излизащо от производство. Доставка се до 2011.

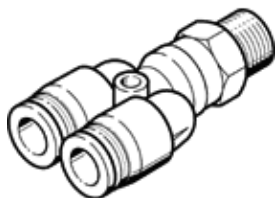

Информационен лист

| Белег | Стойност |
|---|------------------------------------|
| Размер | Стандарт |
| Номинален размер | 4.6 mm |
| Тип на уплътняване на цапфата за завиване | Екраниране |
| Монтажна позиция | по избор |
| Размер на контейнера | 1 |
| Конструкция | Push/Pull-принцип |
| Работно налягане | -0.95 ... 10 bar |
| работно налягане в зависимост от температурата | -0.95 ... 10 bar |
| Работна среда | филтриран сгъстен въздух Вакуум |
| Клас на корозионна устойчивост KBK | 1 |
| Температура на околната среда | -10 ... 60 °C |
| Разрешение | Germanischer Lloyd |
| Макс. въртящ момент на затягане | 8 Nm |
| Брой изходи | 2 |
| Брой хранващи линии | 1 |
| Пневматичен извод, хранване | Външна резба NPT1/8-27 |
| Пневматичен извод, изход | за шлаух, външен диаметър 5/16" |
| Цвят на освобождаващия пръстен | сив |
| Материал-забележка | RoHS konform |
| Информация за материала на корпуса | PBT |
| Информация за материала на освобождаващия пръстен | POM |
| Информация за материала на уплътнението за шлаух | NBR |
| Информация за материала на затягащия сегмент за шлаух | високолегирана стомана, неръждаема |