

# Съединител QSM-1/8-1/8-U


Специф. Номер: 153903

FESTO

Външна резба с външен шестотен.

This product is only available if ordered from the Festo Corporation, USA.

Type to be discontinued. Available until 2013. See Support Portal for alternative products.

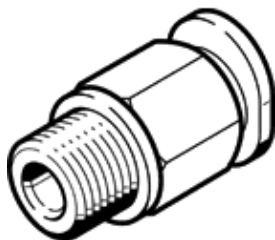

## Информационен лист

| Белег   | Стойност   |
|---|--|
| Размер  | Mini   |
| Номинален размер                                      | 1.9 mm   |
| Тип на уплътняване на цапфата за завиване             | Екраниране   |
| Монтажна позиция                                      | по избор   |
| Размер на контейнера                                  | 1  |
| Конструкция   | Push/Pull-принцип  |
| Operating pressure complete temperature range         | -0.95 ... 10 bar   |
| Работна среда   | Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Note on operating and pilot medium                    | Lubricated operation possible                            |
| Клас на корозионна устойчивост KBK                    | 1  |
| Температура на околната среда                         | -10 ... 60 °C  |
| Разрешение  | Germanischer Lloyd                                       |
| Макс. въртящ момент на затягане                       | 8 Nm   |
| Пневматичен извод 1                                   | NPT1/8-27  |
| Пневматичен извод 2                                   | за шлаух, външен диаметър 1/8"                           |
| Цвят на освобождаващия пръстен                        | сив  |
| Материал-забележка                                    | RoHS konform   |
| Информация за материала на корпуса                    | Месинг<br>никелиран                                      |
| Информация за материала на освобождаващия пръстен     | POM  |
| Информация за материала на уплътнението за шлаух      | NBR  |
| Информация за материала на затягащия сегмент за шлаух | високолегирана стомана, неръждаема                       |