


# Линейно задвижване DGPL-1 1/4"- -PPV-A-GF-B

Специф. Номер: 162933


FESTO

за безконтактно отчитане на позицията, без бутален прът,  
механична връзка между буталото и шейната, и двустранно  
регулируемо демпфериране в крайните позиции.

This product is only available if ordered from the Festo Corporation, USA.

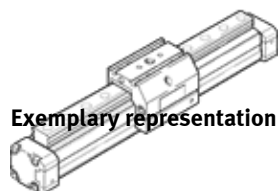

Exemplary representation

 

## Информационен лист

Белег	Стойност
Ход	10 ... 3,000 mm
Диаметър на буталото	1 1/4"
Демпфериране	PPV: двустранно настройваемо пневматично демпфериране Демпфер, твърда характеристика
Направляваща	Плъзгаща направляваща
Принцип на задвижване	(шлиц)
Работно налягане	2 ... 8 bar
Принцип на действие	двойнодействие
Работна среда	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Дължина на демпфериране	20 mm
Пневматичен извод	NPT1/8-27