


Догонващ съединител FLSM-25-L

Специф. Номер: 164231

FESTO

за ротационно задвижване DSM.

Тези задвижки могат да се доставят по желание с ATEX-сертификат. Данните от проспекта от "ATEX-означение", "ATEX-температура на околната среда" и "CE-знак" са само за задвижки със сертификат.

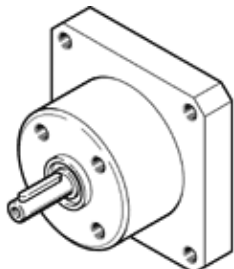

Информационен лист

| Белег | Стойност |
|---|--|
| Размер | 25 |
| Посока на въртене | ротация обратна на часовниковата стрелка |
| Монтажна позиция | по избор |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Температура на околната среда | -10 ... 60 °C |
| Theoretical torque at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi) | 4.98 Nm |
| Тегло на продукта | 650 g |
| Material housing | Алуминиева сплав |
| Material sleeve | Закалена стомана |
| Material shaft | Закалена стомана |