


L-бърз съединител LCKN-1/4-PK-6

Специф. Номер: 165001

FESTO

На 360°, с уплътнителен пръстен.

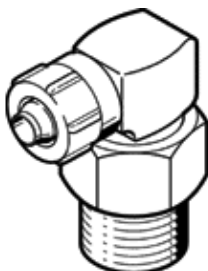

Информационен лист

Белег	Стойност
Номинален размер	4.6 mm
Тип на уплътняване на цапфата за завиване	Уплътнителен пръстен
Монтажна позиция	по избор
Работно налягане пълен температурен диапазон	-0.9 ... 16 bar
Клас на корозионна устойчивост КВК	2 - Moderate corrosion stress
Температура на околната среда	-20 ... 80 °C
Пневматичен извод 1	Външна резба G1/4
Пневматичен извод 2	за съединител тип елха с вътрешен диаметър 6 mm и гайка
Информация за материала на корпуса	Цинкова отливка