


Аксиален модул EAMM-A-P3-28D-28A

Номер на част: 1703478

FESTO

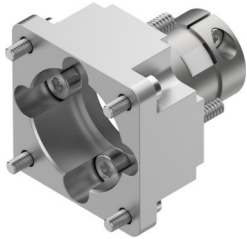

Техническа информация

Характеристика	Стойност
Номинална дължина	15 mm...15 mm
Монтажно положение	произволно
Макс. обороти	10000 1/мин...10000 1/мин
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Температура на лагера	-25 °C...-25 °C
Относителна влажност на въздуха	0 - 95 %
Клас защита	IP40
Температура на околната среда	-10 °C...-10 °C
Масов инерционен момент	0.28 kgmm ²
Предаваем въртящ момент	0.2 Nm
Тегло на продукта	30 g...30 g
Код на интерфейс актуатор	P3-28D
Код на интерфейс мотор In	28A
Код на интерфейс тяло на куплунг	28D
Указание за материала	Съответствие с RoHS