

Елемент за подготовка на въздух FRC-1/8-D-7-MINI-A-NPT

Специф. Номер: 173835

 

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

Комбинация от филтър, регулатор на налягане и омаслител, максимално изходно налягане 7 bar, 40 µm-филтър, с метален защитен кожух.

С автоматичен кондензоотделител.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

FESTO

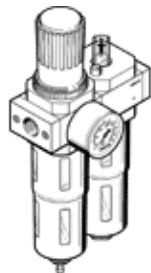

Информационен лист

| Белег | Стойност |
|--|--|
| Размер | Mini |
| Монтажна позиция | вертикално |
| Кондензоотделител | напълно автоматичен |
| Степен на филтрация | 40 µm |
| Работно налягане | 2 ... 12 bar |
| Обхват на регулиране на налягането | 0.5 ... 7 bar |
| Стандартен номинален дебит | 800 l/min |
| Работна среда | Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:9:-] инертен газ |
| Забележка за работната и пилотната среди | Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период) |
| Клас на корозионна устойчивост KBK | 2 - Умерена корозия под напрежение |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Клас чистота на въздуха на изхода | Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:8:-] инертен газ |
| Температура на средата | -10 ... 60 °C |
| Температура на околната среда | -10 ... 60 °C |
| Тегло на продукта | 660 g |
| Тип на закрепване | Последователен монтаж с носач по избор: |
| Пневматичен извод 1 | 1/8 NPT |
| Пневматичен извод 2 | 1/8 NPT |
| Материал-забележка | RoHS konform |
| Material housing | Цинкова отливка |
| Material bowl | PC |