

 

Електромагнитен разпределител CPA14-M1H-5/3-BS

Специф. Номер: 173944
Продукт излизащ от производство

FESTO

Този тип е за работа във вакуум.

Продукт излизащ от производство. Ще се доставя до 2018г. За алтернативен продукт посетете нашия Support Portal.

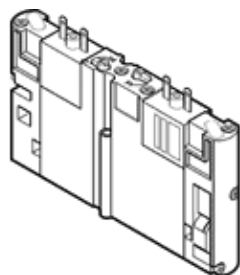

Информационен лист

Белег	Стойност
Разпределителна функция	5/3 под налягане
Тип на задействане	електрически
монтажна ширина	14 mm
Стандартен номинален дебит	550 l/min
Работно налягане	-0.9 ... 10 bar
Конструкция	Плунжерен
Тип на ресет	пневматична пружина
Номинален размер	5 mm
Функция-изходящ въздух	недроселируем
Принцип на уплътняване	мек
Монтажна позиция	по избор
Ръчно задействане	с принадлежности, с фиксация
Тип управление	с предупреждение
Посока на протичане	нереверсивен
Управляващо(пилотно) налягане	3 ... 8 bar
b-стойност	0.27
c-стойност	2.5 l/sbar
Време за превключване, изключено	39 ms
Време за превключване, включено	13 ms
Работна среда	Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Note on operating and pilot medium	Lubricated operation possible (subsequently required for further operation)
Клас на корозионна устойчивост KBK	2
Температура на средата	-5 ... 50 °C
Температура на околната среда	-5 ... 50 °C
Тип на закрепване	с проходен отвор
Пневматичен извод 1	Свързваща плоча
Пневматичен извод 2	Свързваща плоча
Пневматичен извод 3	Свързваща плоча
Пневматичен извод 4	Свързваща плоча
Пневматичен извод 5	Свързваща плоча
Информация за материала на уплътненията	NBR
Информация за материала на корпуса	Алуминиева отливка