


# Дросел GRLO-M5-PK-3-LF-C

Специф. Номер: 175051

FESTO

без възвратна функция.

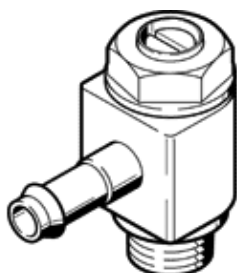

## Информационен лист

Белег	Стойност
Разпределителна функция	Дроселираща функция
Пневматичен извод 1	M5
Пневматичен извод 2	PK-3
Регулиращ елемент	Винт със шлиц
Тип на закрепване	за завиване
Стандартен номинален дебит в посока на дроселиране	40 l/min
Работно налягане	0 ... 10 bar
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Работна среда	филтриран, неомаслен сгъстен въздух, филтрация 40 µm филтриран, омаслен сгъстен въздух, филтрация 40 µm
Монтажна позиция	по избор
Стандартен дебит в посоката на дроселиране б -> 0 bar	80 l/min
Температура на средата	-10 ... 60 °C
Макс. въртящ момент на затягане	1.5 Nm
Тегло на продукта	7 g
Информация за материала на цапфата	Месинг
Информация за материала на уплътненията	NBR
Информация за материала на регулиращия винт	Месинг
Информация за материала на шарнира	Цинкова отливка