


Дросел GRGO-M5-QS-4-LF-C

Специф. Номер: 175066

FESTO

действа и в двете посоки. С фин дросел и QS-съединител.

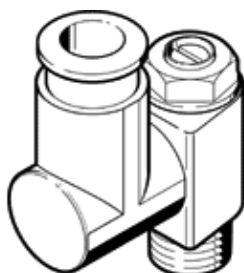

Информационен лист

Белег	Стойност
Разпределителна функция	Дроселираща функция
Пневматичен извод 1	M5
Пневматичен извод 2	QS-4
Регулиращ елемент	Винт със шлиц
Тип на закрепване	за завиване
Стандартен номинален дебит в посока на дроселиране	40 l/min
Работно налягане	0 ... 10 bar
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Работна среда	филтриран, неомаслен сгъстен въздух, филтрация 40 µm филтриран, омаслен сгъстен въздух, филтрация 40 µm
Монтажна позиция	по избор
Стандартен дебит в посоката на дроселиране б → 0 bar	80 l/min
Температура на средата	-10 ... 60 °C
Макс. въртящ момент на затягане	1.5 Nm
Тегло на продукта	14 g
Информация за материала на цапфата	Месинг
Информация за материала на уплътненията	NBR
Информация за материала на освобождаващия пръстен	ПОМ
Информация за материала на регулиращия винт	Месинг
Информация за материала на шарнира	Цинкова отливка