


# Свързващ кабел KMP1-02-II-10-10

Специф. Номер: 175659  
Продукт излизащ от производство

FESTO

за вентилен остров IIMP-02, напълно сглобен за 10 позиции за  
разпределители, 10 m дълъг

Продукт излизащ от производство. Ще се доставя до 2017г. За  
алтернативен продукт посетете нашия Support Portal.

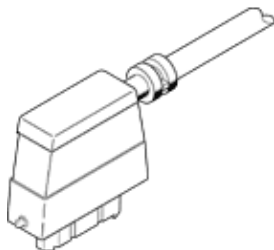

## Информационен лист

| Белег   | Стойност                  |
|---|---------------------------|
| Монтажна позиция  | по избор                  |
| обхват на работното напрежение AC                             | $\leq 300\text{ V}$       |
| обхват на работното напрежение DC                             | $\leq 250\text{ V}$       |
| Допустим товарен ток  | 4 A                       |
| Клас на защита  | IP65                      |
| Температура на околната среда при подвижно полагане на кабела | 5 ... 70 °C               |
| Температура на околната среда                                 | -30 ... 70 °C             |
| Тегло на продукта   | 7,300 g                   |
| Електрически извод  | 72-пинов<br>Щекер         |
| Структура на кабела   | 50 x 0,75 mm <sup>2</sup> |
| Диаметър на кабела  | 19 mm                     |
| Дължина на кабела   | 10 m                      |
| Тип на закрепване   | със затягаща скоба        |
| Информация за материала на корпуса                            | Отливка от лек метал      |
| Информация за материала на кабелната обвивка                  | PE                        |
| Информация за материала на щекерните контакти                 | Мед-сплав<br>посребрен    |