


Свързващ кабел KMP1-02-II-14-10

Специф. Номер: 175661
Продукт излизащ от производство

FESTO

за вентилен остров IIMP-02, напълно сглобен за 12 до 14 позиции
за разпределители, 10 m дълъг

Продукт излизащ от производство. Ще се доставя до 2017г. За
алтернативен продукт посетете нашия Support Portal.

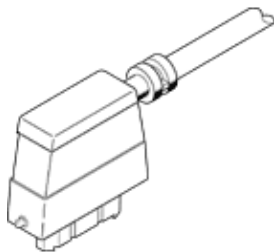

Информационен лист

| Белег | Стойност |
|---|---------------------------|
| Монтажна позиция | по избор |
| обхват на работното напрежение AC | $\leq 300\text{ V}$ |
| обхват на работното напрежение DC | $\leq 250\text{ V}$ |
| Допустим товарен ток | 4 A |
| Клас на защита | IP65 |
| Температура на околната среда при подвижно полагане на кабела | 5 ... 70 °C |
| Температура на околната среда | -30 ... 70 °C |
| Тегло на продукта | 11,300 g |
| Електрически извод | 72-пинов Щекер |
| Структура на кабела | 65 x 0,75 mm ² |
| Диаметър на кабела | 22 mm |
| Дължина на кабела | 10 m |
| Тип на закрепване | със затягаща скоба |
| Информация за материала на корпуса | Отливка от лек метал |
| Информация за материала на кабелната обвивка | PE |
| Информация за материала на щекерните контакти | Мед-сплав посребрен |