


# Многоканален разпределител QSQ-1/4T-3/16-U

Специф. Номер: 190609

FESTO

На 360°, 4 изхода.

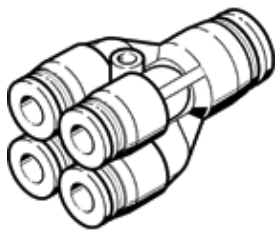

## Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	Стандарт
Номинален размер	2.8 mm
Монтажна позиция	по избор
Конструкция	Push/Pull-принцип
Размер на контейнера	1
Работно налягане пълен температурен диапазон	-0.95 ... 10 bar
Maritime classification	see certificate
Работна среда	Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване
Клас на корозионна устойчивост KBK	1 - Ниска корозия под напрежение
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Тегло на продукта	20.5 g
Брой изходи	4
Брой захранващи линии	1
Пневматичен извод 1	за шлаух, външен диаметър 1/4"
Пневматичен извод 2	за шлаух, външен диаметър 3/16"
Цвят на освобождаващия пръстен	сив
Материал-забележка	RoHS konform
Material housing	PBT
Material release ring	POM
Material of tubing seal	NBR
Material of tube retaining claw	високолегирана стомана, неръждаема