

# Регулатор за диференциално налягане LRLLM-1/16-NPT-QS-1/8-U

 

Специф. Номер: 192828

FESTO

без манометър, с външна резба и QS-съединител.

This product is only available if ordered from the Festo Corporation, USA.

Изделие излизащо от производство. Доставка се до 2011.

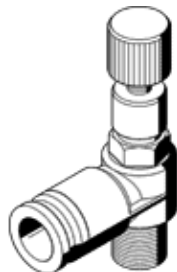

## Информационен лист

Белег	Стойност
Регулираща функция	Диференциално налягане, константно
Пневматичен извод 1	NPT1/16-27
Тип на закрепване	за завиване
Входно налягане 1	0 ... 9 bar
Температура на околната среда	0 ... 60 °C
Информация за материала на корпуса	PBT-усилен
Работна среда	филтриран сгъстен въздух
Монтажна позиция	по избор
Тегло на продукта	16 g
Информация за материала на цапфата	Месинг