


## Междинна позиция

### BM-HMPL-16- -

Специф. Номер: 193021

FESTO

Този тип ще бъде спрян от производство. Ще се предлага до 2012 година.

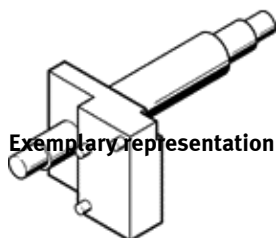

## Информационен лист

Overall data sheet – Individual values depend upon your configuration.

Белег	Стойност
Размер	16
Ход	1 ... 159 mm
Монтажна позиция	по избор
Отчитане на позицията	за датчици за положение
Тип на демфера	YSRWJ
Работно налягане	4 ... 8 bar
Повтаряемост	+/-0,02 mm
Клас на корозионна устойчивост KBK	2
Температура на околната среда	0 ... 60 °C
Теоретична сила при 6 bar, ход назад	415 N
Теоретична сила при 6 bar, ход напред	483 N
Движеща се маса	190 g
Допълнително тегло на 10 mm ход	24 g
Основно тегло при 0 mm ход	510 g