


# Батериен блок MHA1-PR6-3-M3-PI

Специф. Номер: 197224

FESTO

с щифт, за вентили за монтаж на плоча тип MHA1-...-PI

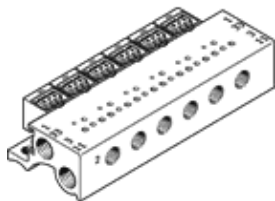

## Информационен лист

| Белег                                      | Стойност   |
|--|--|
| Макс. брой места за вентили                | 6  |
| Работно налягане                           | 0 ... 8 bar  |
| Работна среда                              | Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4]  |
| Забележка за работната и пилотната среди   | Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период) |
| Клас на корозионна устойчивост KBK         | 1 - Ниска корозия под напрежение   |
| PWIS conformity                            | VDMA24364-B2-L   |
| Температура на околната среда              | -10 ... 60 °C  |
| Тип на закрепване на присъединителна плоча | с проходен отвор   |
| Тип на закрепване на разпределител         | с вътрешна резба   |
| Пневматичен извод 1                        | M7   |
| Пневматичен извод 2                        | M3   |
| Пневматичен извод 3                        | M7   |
| Material of connecting plate               | Алуминиева сплав   |