


Батериен блок MHA1-PR6-3-PI-PCBM

Специф. Номер: 197254

FESTO

за монтаж на печатни платки на вентили за монтаж на присъединителни плочи MHA1-...-PI с пневматичен Multipol.

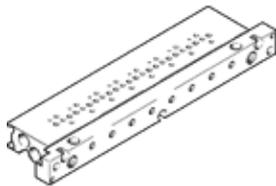

Информационен лист

| Белег | Стойност |
|--|--|
| Макс. брой места за вентили | 6 |
| Работно налягане | 0 ... 8 bar |
| Работна среда | Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Забележка за работната и пилотната среди | Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период) |
| Клас на корозионна устойчивост KBK | 2 - Умерена корозия под напрежение |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Температура на околната среда | 0 ... 40 °C |
| Тип на закрепване на разпределител | с вътрешна резба |
| Пневматичен извод 1 | M5 |
| Пневматичен извод 2 | M3 |
| Пневматичен извод 3 | M5 |
| Material of connecting plate | Алуминиева сплав |