

Хигиенична бъртерфлай клапа VZFB-D-65-WW-V2V2V


Специф. Номер: 2466834

Продукт излизащ от производство

Nominal width DN65, with welded ends, DIN 11850, FPM, material 1.4301.

Продукт, излизащ от производство. Доставка се до 2022. За алтернативен продукт посетете нашия Support Portal.

FESTO

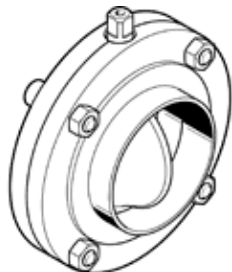

Информационен лист

Белег	Стойност
Конструкция	Двупътен дисков вентил
Тип на задействане	ръчно
Принцип на уплътняване	мек
Монтажна позиция	по избор
Тип на закрепване	Последователен монтаж
Свързване на арматура	заварени краища / заварени краища
Номинален диаметър DN	65
Посока на протичане	реверсивен
Номинално налягане на арматурата	10
Момент на задействане	18 Nm
Според стандарта	DIN 11851
Среда	Вода Неутрални течности
Температура на средата	-15 ... 140 °C
Материал-забележка	със съдържание на LABS-материали RoHS konform
Безопасно за храни	Моля, вижте допълнителната информация за материала
Material housing	високолегирана стомана, неръждаема
Номер на материала на кутията	1.4301
Material disc	високолегирана стомана, неръждаема
Номер на материала на шайбата	1.4301
Material shaft	високолегирана стомана, неръждаема
Номер на материала на вала	1.4301
Тегло на продукта	2,100 g
Клас на корозионна устойчивост KBK	3 - Висока корозия под напрежение