


Аксиален модул EAMM-A-D50-70A-S1

Специф. Номер: 2734287

FESTO

Подходящи за електрически задвижвания.

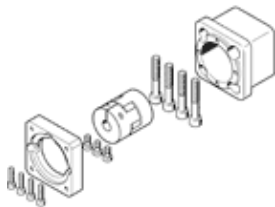

Информационен лист

| Белег | Стойност |
|---|--------------------|
| Монтажна позиция | по избор |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| Температура на складиране | -25 ... 60 °C |
| Относителна влажност на въздуха | 0 - 95 % |
| Клас на защита | IP65 |
| Температура на околната среда | -10 ... 60 °C |
| Пренесен момент | 12 Nm |
| Тегло на продукта | 740 g |
| Интерфейсен код, изпълнителен механизъм | D50B |
| Интерфейсен код, входен мотор | 70A |
| Материал-забележка | RoHS konform |