

Въртящо задвижване DSRL-1 5/8"-180-P-FW

Специф. Номер: 33137

 

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

Принцип на въртяща лопатка, безстепенно регулируем ъгъл на завъртане.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

Продукт, излизащ от производство. Доставка се до 2021. За алтернативен продукт посетете нашия Support Portal.

FESTO

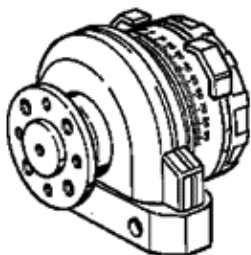

Информационен лист

Белег	Стойност
Ъгъл на демпфериране	0.9 deg
Обхват за настройка, ъгъл на завъртане	0 ... 180 deg
Ъгъл на завъртане	0 ... 180 deg
Демпфериране	P: двустранно еластични демпфериращи пръстени / плочи
Принцип на действие	двойнодействащ
Работно налягане	1.5 ... 8 bar
Работна среда	Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Теоретичен въртящ момент при 6 bar	20 Nm
Пневматичен извод	1/4 NPT