 



# Електромагнитен разпределител MOYN-3-M5-L-LED

Специф. Номер: 34308

FESTO

Midi-Pneumatic, с бобина и ръчно задействане, без щекер.

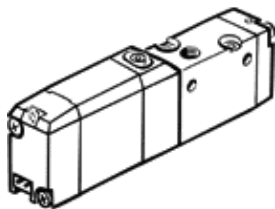

## Информационен лист

Белег	Стойност
Разпределителна функция	3/2 отворен моностабилен
Стандартен номинален дебит	170 l/min
Работно налягане	2 ... 8 bar
Конструкция	Плунжерен
Клас на защита	IP40 с щекер
Номинален размер	2.3 mm
Тип управление	с предуправление
Време за превключване, изключено	23 ms
Време за превключване, включено	8 ms
Продължителност на включване	100%
Характеристика на бобината	24V DC: 1,8W
Работна среда	изсушен сгъстен въздух, омаслен или неомаслен
Температура на средата	-5 ... 50 °C
Температура на околната среда	-5 ... 50 °C
Тегло на продукта	65 g
Тип на закрепване	с проходен отвор
Пневматичен извод 1	Свързваща плоча M5
Пневматичен извод 2	Свързваща плоча M5
Пневматичен извод 3	Свързваща плоча M5
Пневматичен извод 4	Свързваща плоча
Пневматичен извод 5	Свързваща плоча
Информация за материала на уплътненията	NBR
Информация за материала на корпуса	Алуминиева отливка