 



Краен изключвател SMT-8F-NS-24V-K2,5-OE

Специф. Номер: 525909

FESTO

електрически, безконтактен, NPN, за задвижвания със сензорен канал 8, монтаж отгоре, с кабел.

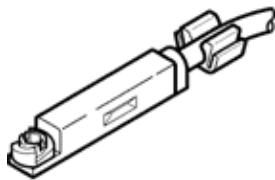

Информационен лист

Белег	Стойност
обхват на работното напрежение DC	10 ... 30 V
Превключващ изход	NPN
Функция на превключващия елемент	Нормално отворен контакт
Дължина на кабела	2.5 m
Електрически извод	3-жилен Кабел
Конструкция	за T-канал
Устойчивост на късо съединение	Да
Защита на полюсите	за всички електрически връзки
Индикация за работно състояние	LED жълт
Време за изключване	7 ms
Време на включване	≤ 0.2 ms
Макс. превключвателна способност DC	3 W
Остатъчен ток	0.1 mA
Пад на напрежение	1.8 V
Клас на защита	IP65 IP67
Температура на околната среда при подвижно полагане на кабела	-5 ... 60 °C
Температура на околната среда	-20 ... 60 °C
Тегло на продукта	30 g
Репродуктивност на превключващата стойност	+/- 0,1 mm
Тип на закрепване	затегнат в T-канал
Материал-забележка	Без мед и PTFE
Информация за материала на корпуса	PA
Информация за материала на кабелната обвивка	PUR