 



# Краен изключвател SMT-10F-PS-24V-K2,5L-OE

Специф. Номер: 525915

FESTO

електрически, безконтактен, PNP, за задвижвания със сензорен канал 10, монтаж отгоре, с кабел

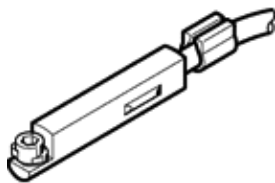

## Информационен лист

Белег	Стойност
Конструкция	за кръгъл жлеб
Разрешение	C-Tick с UL us - Listed (OL)
СЕ- знаци (виж декларацията за съответствие)	по EU-EMV-нормала
Материал-забележка	Без мед и PTFE (тефлон)
Температура на околната среда	-20 ... 60 °C
Превключващ изход	PNP
Функция на превключващия елемент	Нормално отворен контакт
Репродуктивност на превключващата стойност	+/- 0,1 mm
Време на включване	≤ 0.33 ms
Време за изключване	0.3 ms
Макс. превключвателна способност DC	6 W
Пад на напрежение	2 V
Остатъчен ток	0.06 mA
Устойчивост на късо съединение	Да
обхват на работното напрежение DC	5 ... 30 V
Защита на полюсите	за всички електрически връзки
Електрически извод	Кабел 3-жилен
Изходящ извод	аксиално
Дължина на кабела	2.5 m
Информация за материала на кабелната обвивка	PUR
Тип на закрепване	заменяем затегнат в кръгъл канал
Въртящ момент на затягане	0.2 Nm
Тегло на продукта	15 g
Информация за материала на корпуса	PA
Индикация за работно състояние	LED жълт
Температура на околната среда при подвижно полагане на кабела	-5 ... 60 °C
Клас на защита	IP65 IP67