 



Краен изключвател SMT-10F-PS-24V-K0,3L-M8D

Специф. Номер: 525916

FESTO

електрически, безконтактен, PNP, за задвижвания със сензорен канал 10, монтаж отгоре, с щекер M8

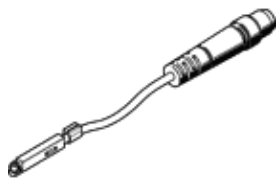

Информационен лист

| Белег | Стойност |
|---|------------------------------------|
| Конструкция | за кръгъл жлеб |
| Разрешение | C-Tick с UL us - Listed (OL) |
| СЕ-знаци (виж декларацията за съответствие) | по EU-EMV-нормала |
| Материал-забележка | Без мед и PTFE |
| Температура на околната среда | -20 ... 60 °C |
| Превключващ изход | PNP |
| Функция на превключващия елемент | Нормално отворен контакт |
| Репродуктивност на превключващата стойност | +/- 0,1 mm |
| Време на включване | ≤ 0.33 ms |
| Време за изключване | 0.3 ms |
| Макс. превключвателна способност DC | 6 W |
| Пад на напрежение | 2 V |
| Остатъчен ток | 0.06 mA |
| Устойчивост на късо съединение | Да |
| обхват на работното напрежение DC | 5 ... 30 V |
| Защита на полюсите | за всички електрически връзки |
| Електрически извод | Кабел със щекер M8x1 3-пинов |
| Изходящ извод | аксиално |
| Дължина на кабела | 0.3 m |
| Информация за материала на кабелната обвивка | PUR |
| Тип на закрепване | затегнат в кръгъл канал |
| Въртящ момент на затягане | 0.2 Nm |
| Тегло на продукта | 5 g |
| Информация за материала на корпуса | PA |
| Индикация за работно състояние | LED жълт |
| Температура на околната среда при подвижно полагане на кабела | -5 ... 60 °C |
| Клас на защита | IP65 IP67 |