 



Манометър MA-63-1,6-R1/4-MPA-E-RG

Специф. Номер: 526785
Продукт излизащ от производство

с показващ модул в МРА, настройваем в обхвата червено/зелено.
Type to be discontinued. Available until 2014. See Support Portal for alternative products.

FESTO

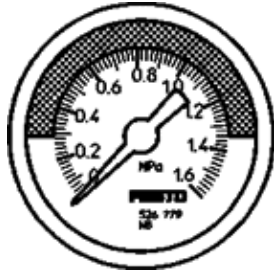

Информационен лист

Белег	Стойност
Обхват на показание [MPa]	0 ... 1.6 MPa
Отговаря на стандарта	EN 837-1
Номинален размер на манометъра	63
Конструкция	Тръбна пружина-манометър
Тип на закрепване	Последователен монтаж
Работна среда	Inert gases Neutral fluids
Работно налягане	0 ... 1.6 MPa
Фактор променливо натоварване	0.66
Клас на точност на измерването	2,5
Клас на защита	IP43
Температура на средата	-20 ... 60 °C
Температура на околната среда	-20 ... 60 °C
Материал-забележка	RoHS konform
Позиция на извода	Задна страна, централно
Пневматичен извод	R1/4
Materials in contact with media	Месинг
Информация за материала на цапфата	Месинг
Информация за материала на корпуса	ABS
Информация за материала на прозореца за наблюдение	PMMA
Цвят на корпуса	черен
Тегло на продукта	90 g
Note on operating and pilot medium	No oxygen No acetylene