


Свързващ кабел KMYZ-9-24-AD-0,2-LED-B

Специф. Номер: 530942

FESTO

за адаптиране на схемата на свързване ZB (M1H) към ZC (M1BH).

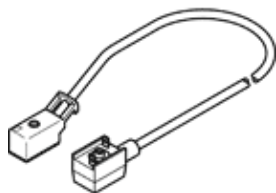

Информационен лист

Белег	Стойност
Монтажна позиция	по избор
Допълнителни функции	Reduction of holding current
Индикатор за превключена позиция	LED
СЕ- знаци (виж декларация за съответствие)	по EU-EMV-нормала
Клас на защита	IP65
Температура на околната среда	-10 ... 50 °C
Въртящ момент на затягане	0.25 Nm
Тегло на продукта	18 g
Електрически извод	Щекер ъглов/ Щекер ъглов Квадратна форма / Квадратна форма 2-pin / 2-pin
Структура на кабела	2x0,25
Диаметър на кабела	3.4 mm
Дължина на кабела	0.2 m
Заземяване	не е наличен
Тип на закрепване	на електромагнитен разпределител с централен винт M2
Материал-забележка	RoHS konform
Информация за материала на корпуса	PA
Информация за материала на кабелната обвивка	TPE-U(PUR)
Информация за материала на щекерните контакти	Бронз