


2D- портал DHSF-DGE25ZR-DGE25ZR

Специф. Номер: 543019

FESTO

състоящ се от електрически зъбноремъчни оси със съчмена направляваща и направляваща ос, прецизно и динамично позициониране. Унифицирани присъединителни повърхнини към гамата Фесто въртащи задвижвания и хващачи. Доставка се като монтажен комплект или комплектно монтиран.

На Вашето запитване получавате необвързваща оферта. Моля натиснете върху символа FAX.

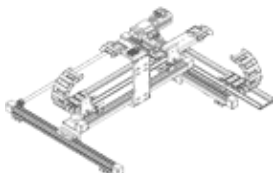

Информационен лист

Белег	Стойност
група	2D - портал 1.0-3.0
полезен товар	0 ... 6 kg
задвижване Y-ос	DGE-25-ZR-KF
вид на задвижване Y-ос	електрически Линеен модул със зъбен ремък и съчмени направляващи
междинна позиция на Y-оста	произволен
ход Y-ос	0 ... 1,300 mm
точност на повторение в крайното положение на Y-оста	± 0,1 mm
точност на повторение в междинна позиция на Y-оста	± 0,1 mm
задвижване X-ос	DGE-25-ZR-KF
вид на задвижване X-ос	електрически Линеен модул със зъбен ремък и съчмени направляващи
междинна позиция на X-оста	произволен
ход X-ос	0 ... 2,000 mm
точност на повторение в крайното положение на X-оста	± 0,1 mm
точност на повторение в междинна позиция на X-оста	± 0,1 mm