


# Паралелен кит-модул EAMM-U-A19-40A

Специф. Номер: 559785

FESTO

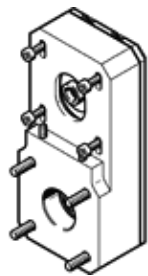

## Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	19
Монтажна позиция	по избор
Макс. обороти	6,000 1/min
Температура на складиране	-25 ... 60 °C
Относителна влажност на въздуха	0 - 95 %
Клас на защита	IP40
Температура на околната среда	0 ... 50 °C
Масов инерционен момент	2.868 kgmm <sup>2</sup>
задвижващ момент при празен ход	0.05 Nm
Пренесен момент	1 Nm
Тегло на продукта	270 g
Материал-забележка	RoHS konform