


# Присъединителна лансна VABM-L1-14W-G14-3

Специф. Номер: 566643

★ Основна продуктова гама

FESTO

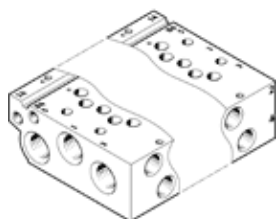

## Информационе н лист

Белег	Стойност
Растерен размер	16 mm
Макс. брой места за вентили	16
Operating pressure MPa	-0.09 ... 1 MPa
Работно налягане	-0.9 ... 10 bar
Разрешение	RCM Mark с UL us - Recognized (OL)
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Мах. Въртящ момент на затягане монтаж на шина	1.5 Nm
Мах. момент на затягане, закрепване на разпределителя	0.65 Nm
Мах. Въртящ момент на затягане монтаж на преграда	3 Nm
Тегло на продукта	306 g
Извод, пилот 12/14	M5
Извод, пилот 82/84	M5
Пневматичен извод 1	G1/4
Пневматичен извод 2	G1/8
Пневматичен извод 3	G1/4
Пневматичен извод 4	G1/8
Пневматичен извод 5	G1/4
Материал-забележка	RoHS konform
Material manifold	Алуминиева сплав