


Аксиален модул EAMM-A-S38-58AA

Номер на част: 8105927

FESTO

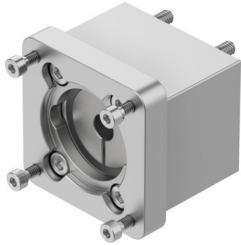

Техническа информация

Характеристика	Стойност
Монтажно положение	произволно
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Температура на лагера	-25 °C...60 °C
Относителна влажност на въздуха	0 - 95 %
Клас защита	IP40
Температура на околната среда	-10 °C...60 °C
Предаваем въртящ момент	6.5 Nm
Тегло на продукта	339 g
Код на интерфейс актуатор	S38
Код на интерфейс мотор In	58AA
Указание за материала	Съответствие с RoHS