 



# pneumatický ventil VLHE-3-1/2

č. dílu: 10420

FESTO

v základní poloze uzavřen,  
spínací ventil pro zpoždění náběhu tlaku, samostatná montáž nebo ve  
spojení s jednotkami pro úpravu stlačeného vzduchu řady S.

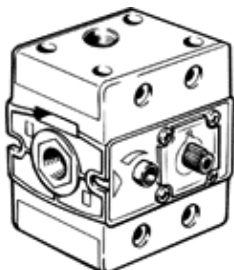

## katalogový list

parametr	hodnota
konstrukce	talířové sedlo
princíp těsnění	měkký
funkce odvětrání	lze škrtit
pomocné ruční ovládání	tlačítkem
funkce ventilu	3/2 monostabilní, v klidu uzavř.
provozní tlak	2 ... 12 bar
normální jmenovitý průtok	2,900 l/min
vypínací čas	39 ms
spínací čas	25 ms
teplota média	-10 ... 60 °C
okolní teplota	-10 ... 60 °C
typ upevnění	průchozí dírou
montážní poloha	libovol.
připojení pneumatiky 1	G1/2
připojení pneumatiky 2	G1/2
připojení pneumatiky 3	G1/2
jmenovitá světlost	12 mm